

线束

根据客户需求定制

件数
 订单
 报价
 产品编号

端1



MC4

PV-KBT4 
 PV-KST4 
 PV-ADBP4-S2 
 PV-ADSP4-S2 

MC4-Evo2

PV-KBT4-EVO 2 
 PV-KST4-EVO 2 
 PV-ADB4-EVO 2 
 PV-ADS4-EVO 2 


电缆接线头

Ø 
 Ø 
 绝缘: 不带
 带

部分剥线


 长度: (最长45 mm)

不剥线



其他

电缆

截面积 (mm²):

2.5
 4
 6
 10

线束长度¹⁾:

cm

发送人

公司

姓名

部门

地址

电话

传真

电邮

日期

签名

其他

端2



MC4

PV-KBT4 
 PV-KST4 
 PV-ADBP4-S2 
 PV-ADSP4-S2 

MC4-Evo2

PV-KBT4-EVO 2 
 PV-KST4-EVO 2 
 PV-ADB4-EVO 2 
 PV-ADS4-EVO 2 


电缆接线头

Ø 
 Ø 
 绝缘: 不带
 带

部分剥线


 长度: (最长45 mm)

不剥线



其他



互动表单: www.staubli.com/electrical > Downloads > Online-Forms

¹⁾ 长度定义, 参阅第2页

线束长度定义

线束长度

在订购线束时,如下例所示确定线束长度L。


母电缆连接器




公电缆连接器




电缆接线头

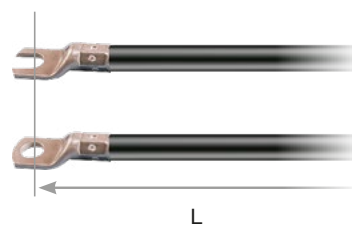

母面板插座

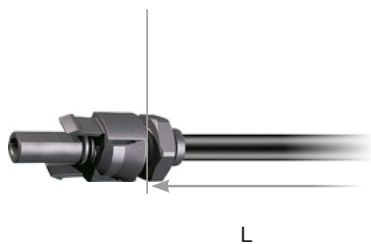

公面板插座

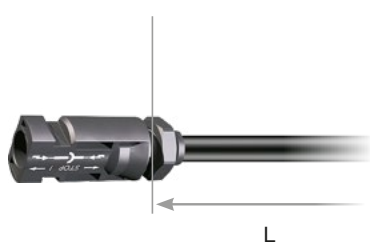

完全或部分剥线

